


LINCOLN

Pistola de engrase 20 V PowerLuber serie 1880

Alto rendimiento y tecnología en un formato resistente listo para trabajar

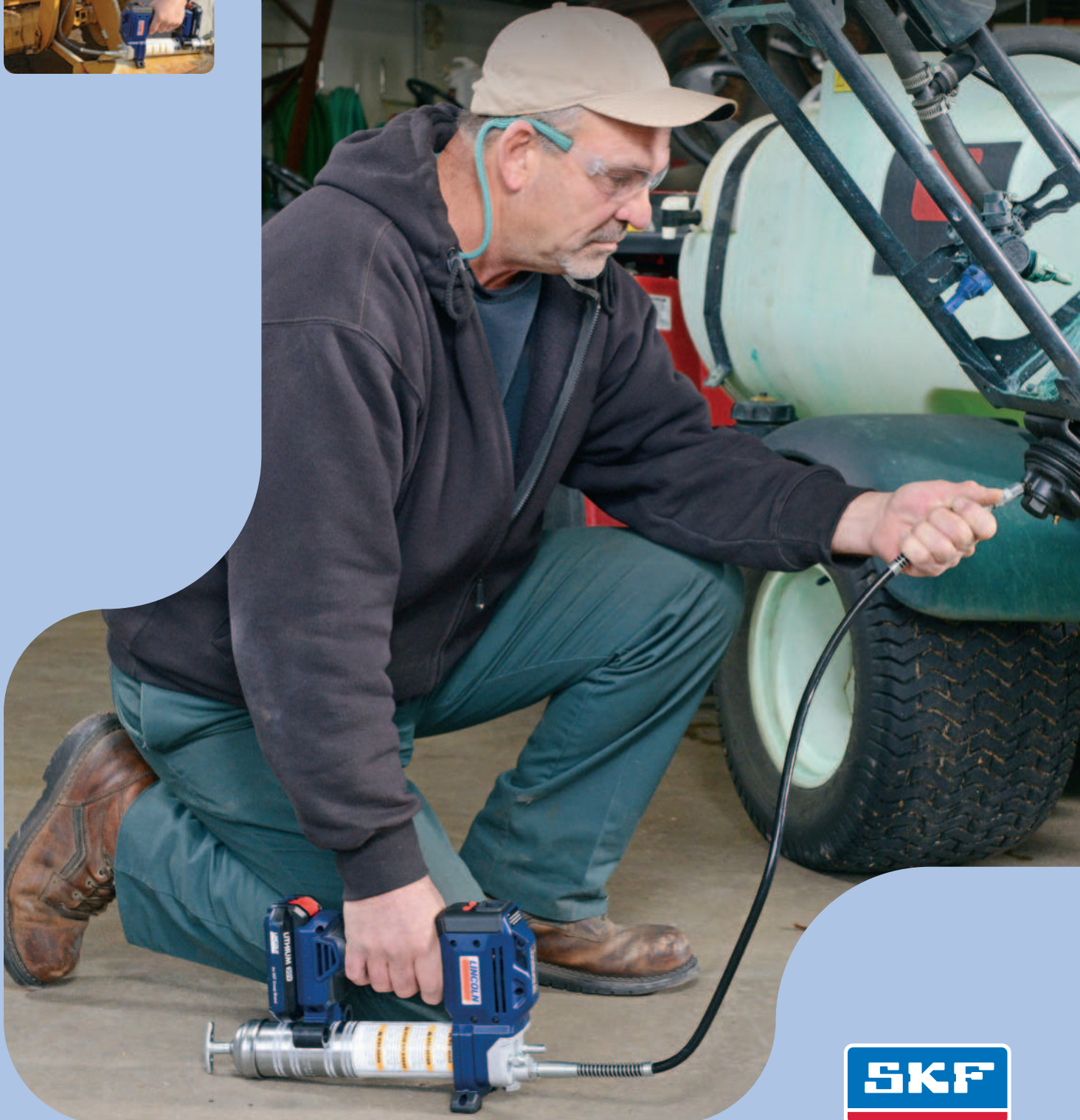

SKF

Tecnología potente y versátil por expertos en lubricación

Alta presión y volumen

El cabezal de potencia rediseñado con par de giro alto de la PowerLuber suministra grasa hasta 690 bares tanto con potencia de salida alta como baja. El diseño nuevo reduce la carga de la batería y maximiza el caudal por carga.

Exactitud y precisión

La pantalla de cristal líquido (LCD) indica con exactitud el nivel de la batería y el caudal de grasa ya suministrado. Además, el caudalímetro detecta la pérdida de la fuerza de aspiración, impidiendo las mediciones falsas. De este modo se garantiza que el equipo por mantener esté lubricado adecuadamente.

Diseño listo para trabajar

La robusta base de tres puntos de la PowerLuber mantiene la herramienta en posición vertical y estable. Permite el manejo y el acceso sencillos a los racores también en espacios reducidos.

Además la herramienta dispone de un LED integrado para bien iluminar el área de trabajo.



Modelos de 20 V PowerLuber

- Modelo 1882-E** Batería individual con cargador y maleta de transporte
- Modelo 1884-E** Batería dual con cargador y maleta de transporte
- Modelo 1870-E** Cargador AC para batería de iones de litio de 20 V
- Modelo 1871** Batería de iones de litio de 20 Volt

Lincoln – los inventores de la pistola de engrase con acumulador

Durante más de un siglo, los profesionales han elegido la marca Lincoln para satisfacer las necesidades de su equipamiento de lubricación. Como líder en tecnología y soluciones de lubricación nos dedicamos a escuchar a nuestros clientes y sus necesidades. Esta dedicación, combinada con nuestra comprensión de los desafíos de su trabajo diario, ha llevado a desarrollar la solución a sus problemas: la PowerLuber.

Cada generación de la familia PowerLuber ha proporcionado un rendimiento y una fiabilidad excepcionales. La adición más

novedosa para la gama, la PowerLuber de 20 V* de la serie 1880, no es la excepción. Este modelo ha sido diseñado para realizar los trabajos más difíciles con potencia y consistencia, mientras que su diseño innovador minimiza el cansancio del operador.

* Tensión inicial máxima sin carga de trabajo



Características de la PowerLuber de la serie 1880

Pistola de engrase PowerLuber de la serie 1880



Luz de trabajo
LED integrado para bien iluminar el área de trabajo

Válvula de ventilación y boquilla de llenado

La válvula de ventilación purga el aire atrapado para asegurar una aspiración sencilla y la boquilla de llenado facilita un llenado rápido y limpio para aquellos que prefieren llenar a granel su cartucho

Base de tres apoyos

La base mantiene la pistola de engrase en posición vertical para un manejo sencillo y ayuda a mantener limpia la herramienta



Soporte integrado de la manguera y guía para el tubo

El diseño único del soporte permite guardar con seguridad la manguera. La guía para el tubo facilita insertar el cartucho de grasa



Manguera flexible

La manguera flexible de 91 cm viene con protectores antipandeo de resorte y en el tamaño ideal para la mayoría de los trabajos de lubricación



LCD multifunción

La pantalla visualiza la salida de grasa y la carga de la batería, y alerta al operador de los racores bloqueados o de la pérdida de la fuerza de aspiración

Selector digital de dos velocidades para la salida de grasa

Cambie de un volumen de dispensación bajo a alto con tocar un botón

Batería de iones de litio

La tecnología de iones de litio es potente y eficiente, proporciona un flujo uniforme de energía y elimina la desaceleración asociada al NiCad mientras ofrece tres veces los ciclos de carga

La pistola de engrase adecuada para cada aplicación

La familia PowerLuber de Lincoln incluye toda una gama de pistolas de engrase operadas con batería e incluye herramientas impulsadas por NiCad e iones de litio, así como opciones neumáticas y eléctricas. Desarrollada por expertos en lubricación, la gama PowerLuber tiene la pistola de engrase adecuada para sus necesidades.



PowerLuber de iones de litio de 20 V
Modelo 1882-E



PowerLuber de iones de litio de 18 V
Modelo 1862-E



PowerLuber de NiCad de 18 V
Modelo 1842-E



PowerLuber de 14 V
Modelo 1442-E



PowerLuber neumática
Modelo 1162-E

SKF Lubrication Systems Germany GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 2-8 · 69190 Walldorf

Alemania

Tel +49 6227 33-0

Fax +49 6227 33-259

© SKF es una marca registrada del Grupo SKF.

© Lincoln, PowerLuber y Pros Demand son marcas registradas de Lincoln Industrial Corp.

© SKF Grupo 2014

El contenido de esta publicación es propiedad de los editores y no puede reproducirse (incluso parcialmente) sin autorización previa por escrito. Se ha tenido el máximo cuidado para garantizar la exactitud de la información contenida en esta publicación, pero no se acepta ninguna responsabilidad por pérdidas o daños, ya sean directos, indirectos o consecuentes, que se produzcan como resultado del uso de dicha información.

PUB LS/P2 14470 ES · Septiembre 2014 · Form 444590-ES-0914

