



VKJP 01011

Τεχνική ενημέρωση - Απρίλιος 2015




Επιβατικά οχήματα



Τεχνική ενημέρωση: VKJP 01011



VKJP 01011 Οι ημι-universal φούσκες έχουν παρόμοιο σχήμα με τις OE φούσκες και δεν απαιτούν το κόψιμο στην κατάλληλη διάμετρο, όπως οι universal φούσκες SKF.

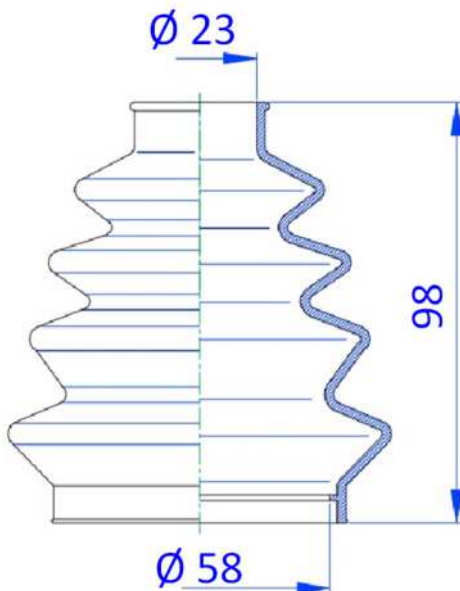

Σημείωση! Η συγκεκριμένη φούσκα προορίζεται για εφαρμογές όπου ο μπιλιοφόρος έχει διάμετρο μέχρι και $\varnothing 70$ mm, δεν είναι όμως κατάλληλη για όλους τους μπιλιοφόρους. Συμβουλευτείτε την λίστα εφαρμογών που ακολουθεί στις επόμενες σελίδες.

Η φούσκα VKJP 01011 είναι κατασκευασμένη από υλικό μεγάλης ελαστικότητας και μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και γρήγορα με το ειδικό εργαλείο αέρος VKN 402, χωρίς την εξαγωγή του μπιλιοφόρου από τον άξονα.



Εργαλείο διαστολής: VKN 402

Για την σύσφιξη των κολιέδων, προτείνουμε την χρήση του ειδικού εργαλείου VKN 400, μιας και η λανθασμένη σύσφιξη των κολιέδων σημαίνει μέχρι και την καταστροφή του μπιλιοφόρου!



Εργαλείο σύσφιξης: VKN 400



Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε όλες τις εφαρμογές της φούσκας VKJP 01011

VKJP 01011 Λίστα εφαρμογών

Car Maker	OE Nb	Model	Version	Front/ Rear	Left/ Right	Outer/ Inner	Application Date	Boot diameter
ALFA ROMEO	-	33	1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8 TD	F	L-R	O	1983-	-
ALFA ROMEO	-	75	1.6, 1.8, 2.0, 3.0, 2.4 TD	F	L-R	O	1986-92	-
ALFA ROMEO	-	90	1.8, 2.0, 2.5 TD	F	L-R	O	1985-86	-
ALFA ROMEO	-	145, 146	-	F	L-R	O	1994-	-
ALFA ROMEO	60510352	145	2.0 I	F	L-R	I	1994-01	Ø 61 mm
ALFA ROMEO	60510352	146	2.0 I	F	L-R	I	1994-01	Ø 61 mm
ALFA ROMEO	60510352	155	2.5 I, 2.5 TD	F	L-R	I	1992-97	Ø 61 mm
ALFA ROMEO	-	164	All Models	F	L-R	O	1988-	-
ALFA ROMEO	60510352	164	2.0 IT, 2.5 TD, 3.0 I	F	L-R	I	1987-98	Ø 61 mm
ALFA ROMEO	-	Alfasud	1.3, 1.5	F	L-R	O	1977-	-
ALFA ROMEO	-	Alfetta	2.0, 2.5 TD	F	L-R	O	1978-86	-
ALFA ROMEO	-	Giulietta	1.3, 1.6, 1.8, 2.0	F	L-R	O	1978-	-
ALFA ROMEO	-	GTV	2.0	F	L-R	O	1978-87	-
ALFA ROMEO	-	GTV 6	2.5	F	L-R	O	1978-87	-
AUDI	-	80	4 Cyl	F	L-R	O	1976-84	-
AUDI	431407283A	80 B2	1.8	F	L-R	I	1978-86	Ø 61 mm
AUDI	431407283A	80 B3	2.0 I	F	L-R	I	1986-91	Ø 61 mm
AUDI	431407283A	80 B4	2.0 I, 2.2 IT, 2.3 I	F	L-R	I	1991-96	Ø 61 mm
AUDI	431407283A	90 B2	2.2 I	F	L-R	I	1984-87	Ø 61 mm
AUDI	431407283A	90 B3	2.2 I, 2.3 I	F	L-R	I	1987-91	Ø 61 mm
AUDI	431407283A	100 C2	1.9, 2.1, 2.0 D, 2.1 I	F	L-R	I	1976-83	Ø 61 mm
AUDI	431407283A	100 C3	1.8, 1.9, 2.0 D, 2.0 I, 2.0 TD, 2.2 I, 2.2 IT, 2.3 I	F	L-R	I	1982-90	Ø 61 mm
AUDI	431407283A	100 C4	2.0 I, 2.2 IT, 2.3 I, 2.6 I, 2.8 I	F	L-R	I	1990-94	Ø 61 mm
AUDI	431407283A	200 C2	2.1 I, 2.1 IT	F	L-R	I	1979-82	Ø 61 mm
AUDI	431407283A	200 C3	2.1 IT, 2.2 I, 2.2 IT	F	L-R	I	1983-91	Ø 61 mm
AUDI	-	Avant	1.8 4 Cyl	F	L-R	O	1983-86	-
AUDI	-	Coupe	4 Cyl	F	L-R	O	1981-	-
AUDI	-	Coupe GL, GT5S	-	F	L-R	O	1981-	Ø 87 mm

Car Maker	OE Nb	Model	Version	Front/Rear	Left/Right	Outer/Inner	Application Date	Boot diameter
AUTOBIANCHI	-	A112	-	F	L-R	O	1982-	-
DAEWOO	-	Lanos	1.31, 1.51, 1.61	F	L-R	O	1997	
FIAT	-	Brchetta		F	L-R	O	1995-	-
FIAT	-	Croma II	1.8 Active, 2.2 Active, 2.2 Dynamic, 2.2 Emotion	F	L-R	I	2005-07	Ø 65 mm
FIAT	-	Coupé	1.8, 2.0	F	L-R	O	1995-	-
FORD	-	Fiesta XR2 OHV	-	F	L-R	O	1981-83	-
FORD	-	Fiesta Van	950, 1.1	F	L-R	O	1978-	-
FORD	-	Granada 4x4, Scorpio		F	L-R	O	1985-	-
FORD	-	Sierra	All Models & 4X4	R	L-R	O	1983-	-
INNOCENTI	-	Mini	1.0 90	F	L-R	O	1974-82	Ø 63 mm
INNOCENTI	-	Mini	1.2 de Tomaso	F	L-R	O	1979-82	Ø 63 mm
INNOCENTI	-	Mini	1.3 Cooper	F	L-R	O	1969-76	Ø 63 mm
LANCIA	-	Beta, Coupé, HPE	-	F	L-R	O	1976-85	-
LANCIA	-	Delta	1.3, 1.5	F	L-R	O	1988-	-
LANCIA	-	Gamma	-	F	L-R	O	1979-	-
LANCIA	-	Prisma	1.3, 1.5, 1.6, 1.9	F	L-R	O	1983-	-
LANCIA	-	Thema	-	F	L-R	O	1988-	-
LANCIA	-	Trevi	-	F	L-R	O	1983-	-
LANCIA	-	Ypsilon	1.2, 1.4	F	L-R	O	1996-	-
MERCEDES BENZ	-	190 Series	All Models	R	L-R	O	1982-	-
MERCEDES BENZ	-	"200, 220, 230, 240, 250, 260, 280"	-	R	L-R	O	1976-	-
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Class C S202 SW	C180 1.8 Classic, C200 2.0 Classic, C200 2.0 Elegance, C200 2.0 Esprit, C200 2.0 Sport, C220 2.2 CDi Classic, C220 2.2 CDi Elegance, C220 2.2 CDi Esprit, C220 2.2 CDi Sport	R	L-R	I	1997-00	Ø 60 mm

Car Maker	OE Nb	Model	Version	Front/Rear	Left/Right	Outer/Inner	Application Date	Boot diameter
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Class C S202 SW	C180 1.8 Elegance, C180 1.8 Esprit, C180 1.8 Sport, C250 2.5 TD Classic, C250 2.5 TD Elegance, C250 2.5 TD Esprit, C250 2.5 TD Sport	R	L-R	I	1996-00	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Class C S202 SW	C180 2.0 Classic, C180 2.0 Elegance, C180 2.0 Esprit, C180 2.0 Sport, C240 2.6 Classic, C240 2.6 Elegance, C240 2.6 Esprit, C240 2.6 Sport	R	L-R	I	1999-00	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Class C S202 SW	C200 2.0 Kompressor Classic, C200 2.0 Kompressor Elegance, C200 2.0 Kompressor Esprit, C200 2.0 Kompressor Sport	R	L-R	I	1995-00	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Class C S202 SW	C200 2.2 CDi	R	L-R	I	1998-00	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Class C S202 SW	C230 2.3 Classic, C230 2.3 Elegance, C230 2.3 Esprit, C230 2.3 Sport	R	L-R	I	1996-98	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"A2103500737 A2103570091 A2103570191 A2203500037"	Class C S202 SW	C240 2.6 Classic, C240 2.6 Elegance, C240 2.6 Esprit, C240 2.6 Sport	R	L-R	I-O	1999-00	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Classe C S203 SW	C200 2.2 CDi	R	L-R	I	2000-03	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Classe C W202	C200 2.0 Sport, C200 2.0 Classic, C200 2.0 Elegance, C200 2.0 Esprit, C200 2.0 Kompressor Classic, C200 2.0 Kompressor Elegance, C200 2.0 Kompressor Esprit, C200 2.0 Kompressor Sport	R	L-R	I	1995-00	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Classe C W202	C200 2.2 CDi Classic, C200 2.2 CDi Elegance, C200 2.2 CDi Esprit	R	L-R	I	1998-00	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Classe C W202	C220 2.2 CDi Classic, C220 2.2 CDi Elegance, C220 2.2 CDi Esprit, C220 2.2 CDi Sport	R	L-R	I	1996-00	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Classe C W202	C250 2.5 TD Classic, C250 2.5 TD Elegance, C250 2.5 TD Esprit, C250 2.5 TD Sport	R	L-R	I	1995-00	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Classe C W203	C180 2.0	R	L-R	I	2000-02	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Classe C W203	C200 2.2 Cdi, C220 2.2 Cdi	R	L-R	I	2000-03	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Classe C W203	C270 2.7 CDi	R	L-R	I	2000-04	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Classe CLK C208	CLK200 2.0, Coupé & Cabrio	R	L-R	I	1997-00	Ø 60 mm

Car Maker	OE Nb	Model	Version	Front/Rear	Left/Right	Outer/Inner	Application Date	Boot diameter
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Classe CLK C208	CLK200 2.0 Kompressor, Coupé & Cabrio	R	L-R	I	1997-02	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Classe E C124	E200 2.0, Cabrio	R	L-R	I	1993-96	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Classe E S210 SW	E200 2.0 Avantgarde, E200 2.0 Classic, E200 2.0 Elegance	R	L-R	I	1996-00	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Classe E S210 SW	"E200 2.0 Kompressor Avantgarde, E200 2.0 Kompressor Classic, E200 2.0 Kompressor Elegance"	R	L-R	I	1997-03	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Classe E S210 SW	"E220 2.2 CDi Avantgarde, E220 2.2 CDi Classic, E220 2.2 CDi Elegance"	R	L-R	I	1998-03	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Classe E S210 SW	E230 2.3 Classic, E230 2.3 Elegance	R	L-R	I	1996-97	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Classe E S210 SW	E240 2.6 Avantgarde, E240 2.6 Classic, E240 2.6 Elegance	R	L-R	I	2000-03	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Classe E S210 SW	E250 2.5 D Classic, E250 2.5 D Elegance	R	L-R	I	1995-98	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Classe E S210 SW	E270 2.7 CDi Avantgarde, E270 2.7 CDi Classic, E270 2.7 CDi Elegance	R	L-R	I	1999-03	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Classe E S210 SW	E290 2.9 TD Classic, E290 2.9 TD Elegance	R	L-R	I	1996-99	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"A2103500737 A2103570091 A2103570191 A2203500037"	Classe E S210 SW	"E250 2.5 D Classic, E250 2.5 D Elegance (Manual gearbox)"	R	L-R	O	1995-98	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"A1243500337 A1293500237 A1293570191 A1403500137"	200,300 Class E W124	2.0i 16V E200, 2.0i 16V E200 Cabrio, Coupé, 2.2i 16V E220, 2.2i 16V E220 Cabrio, Coupé, 2.2i 16V E220 T-mod., 2.5 TD E250 D Turbo, 3.0 TD 24V E300 D Turbo, 3.0 TD 24V E300 D Turbo T-mod.	R	L-R	I	1993-95	Ø 64 mm
MERCEDES BENZ	"A1243500337 A1293500237 A1293570191 A1403500137"	200,300 Class E W124	2.5 D 250 D, 2.5 D 250 D T-mod.	R	L-R	I	1989-93	Ø 64 mm
MERCEDES BENZ	"A1243500337 A1293500237 A1293570191 A1403500137"	200,300 Class E W124	2.6i 260 E 4Matic	R	L-R	I	1989-92	Ø 64 mm
MERCEDES BENZ	"A1243500337 A1293500237 A1293570191 A1403500137"	200,300 Class E W124	3.0 D 24V E300 D, 3.0 D 24V E300 D T-mod.	R	L-R	I	1993-96	Ø 64 mm
MERCEDES BENZ	"A1243500337 A1293500237 A1293570191 A1403500137"	200,300 Class E W124	3.0i E 300, 3.0i E 300 Coupe	R	L-R	I	1992-93	Ø 64 mm

Car Maker	OE Nb	Model	Version	Front/Rear	Left/Right	Outer/Inner	Application Date	Boot diameter
MERCEDES BENZ	"A1243500337 A1293500237 A1293570191 A1403500137"	200,300 Class E W124	3.0i E300 4Matic, 3.0i E300 T-mod. 4Matic	R	L-R	I	1993-94	Ø 64 mm
MERCEDES BENZ	"A2103500737 A2103570091 A2103570191 A2203500037"	Class E W210	E250 2.5 D Avantgarde, E250 2.5 D Classic, E250 2.5 D Elegance (Manual gearbox)	R	L-R	O	1995-00	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Class E W210	E200 2.0 Avantgarde, E200 2.0 Classic, E200 2.0 Elegance, E250 2.5 D Avantgarde, E250 2.5 D Classic, E250 2.5 D Elegance	R	L-R	I	1995-00	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Class E W210	E200 2.0 Kompressor Avantgarde, E200 2.0 Kompressor Classic, E200 2.0 Kompressor Elegance	R	L-R	I	1997-00	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Class E W210	E200 2.2 CDi Avantgarde, E200 2.2 CDi Classic, E200 2.2 CDi Elegance	R	L-R	I	1998-02	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Class E W210	E220 2.2 Cdi, E270 2.7 Cdi, E270 2.7 CDi Avantgarde, E270 2.7 CDi Classic, E270 2.7 CDi Elegance	R	L-R	I	1999-02	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Class E W210	E240 2.6 Avantgarde, E240 2.6 Classic	R	L-R	I	2000-02	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Class E W210	E290 2.9 TD Avantgarde, E290 2.9 TD Classic, E290 2.9 TD Elegance	R	L-R	I	1995-99	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"A2103500737 A2103570091 A2103570191 A2203500037"	Class S W140	S300 3.0 TD	R	L-R	O	1996-98	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"A1243500337 A1293500237 A1293570191 A1403500137"	Class S W140	S350 3.4 TD	R	R	O	1993-96	Ø 64 mm
MERCEDES BENZ	"A1243500337 A1293500237 A1293570191 A1403500137"	Class S W140	3.5 TD 300 SD	R	L-R	I	1993	Ø 64 mm
MERCEDES BENZ	"A1243500337 A1293500237 A1293570191 A1403500137"	Serie R129	300 3.0 SL	R	L-R	I-O	1989-93	Ø 64 mm
MERCEDES BENZ	"A1243500337 A1293500237 A1293570191 A1403500137"	Serie W201	190 2.6 E	R	L-R	I	1988-93	Ø 64 mm
MERCEDES BENZ	"A2103500737 A2103570091 A2103570191 A2203500037"	Class SLK R170	SLK200 2.0 Kompressor	R	L-R	I-O	1999-03	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Class SLK R170	SLK200 2.0 Cabrio	R	L-R	I	1996-99	Ø 60 mm
MERCEDES BENZ	"2203570191 A2023570091"	Class SLK R170	SLK200 2.0 Kompressor Cabrio	R	L-R	I	1999-03	Ø 60 mm

Car Maker	OE Nb	Model	Version	Front/Rear	Left/Right	Outer/Inner	Application Date	Boot diameter
MERCEDES BENZ	"A1243500337 A1293500237 A1293570191 A1403500137"	SL Roadster R129	3.0i 300 SL	R	L-R	I	1992-93	Ø 64 mm
MERCEDES BENZ	"A1293500037 A1293570291"	Class V 638	2.3, 2.3 TD	F	L-R	I	1996-99	Ø 64 mm
MERCEDES BENZ	"A1293500037 A1293570291"	Class V 638	2.8	F	L-R	I	1997-03	Ø 64 mm
MERCEDES BENZ	"A1293500037 A1293570291"	Class V 638	2.2 Cdi	F	L-R	I	1999-03	Ø 64 mm
MERCEDES BENZ	"A1293500037 A1293570291"	Vito 638	108 2.3 Bus 4 Door, 110 2.3 TD Bus 4 Door	F	L-R	I	1996-98	Ø 64 mm
MERCEDES BENZ	"A1293500037 A1293570291"	Vito 638	108 2.3 Van 2 Door, 110 2.3 TD Van 2 Door	F	L-R	I	1995-99	Ø 64 mm
MERCEDES BENZ	"A1293500037 A1293570291"	Vito 638	113 2.0 Bus 4 Door, 114 2.3 Bus 4 Door	F	L-R	I	1996-03	Ø 64 mm
MERCEDES BENZ	"A1293500037 A1293570291"	Vito 638	113 2.0 Van	F	L-R	I	1995-03	Ø 64 mm
MERCEDES BENZ	"A1293500037 A1293570291"	Vito 638	114 2.3 Van 2 Door	F	L-R	I	1997-03	Ø 64 mm
MITSUBISHI	-	Carisma	1.6, 1.8, 1.9	F	L-R	O	1995-99	-
OPEL	-	Ascona	1.3, 4 & 5 Speed, 1.6,1.8, 4 & 5 Speed, 1.6 D	F	L-R	O	1984-	-
OPEL	-	Astra	-	F	L-R	O	1991-	-
OPEL	-	Kadett	1.2	F	L-R	O	1980-	-
OPEL	-	Kadett	1.6 Diesel	F	L-R	O	1982-	-
OPEL	-	Monza	-	R	L-R	O	1978-86	-
OPEL	-	Omega	-	R	L-R	O	1994-	-
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra F	1.6, 2.0	F	L-R	I	1994-96	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra F	1.8 GSi	F	L-R	I	1993-94	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra F Cabrio	1.8	F	L-R	I	1994-96	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra F Cabrio	2.0	F	L-R	I	1993-94	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra F SW	1.6	F	L-R	I	1994-96	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra F SW	1.8, 2.0, 1.7 TD, 2.0 Gsi	F	L-R	I	1991-98	Ø 65 mm

Car Maker	OE Nb	Model	Version	Front/ Rear	Left/ Right	Outer/ Inner	Application Date	Boot diameter
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra G	1.8	F	L-R	I	1998-05	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra G	2.0	F	L-R	I	1998-00	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra G	1.7 CDTi	F	L-R	I	2003-05	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra G	1.7 DTi	F	L-R	I	2000-03	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra G	2.0 Di	F	L-R	I	1998-02	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra G	2.0 DTi	F	L-R	I	1999-04	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra G	2.0 OPC	F	L-R	I	1999-00	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra G	2.2 DTi	F	L-R	I	2002-04	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra G Cabrio	1.8	F	L-R	I	2001-05	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra G Coupé	1.8	F	L-R	I	2000-05	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra G SW	1.8	F	L-R	I	1998-04	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra G SW	2.0	F	L-R	I	1998-00	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra G SW	1.7 CDTi	F	L-R	I	2003-04	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra G SW	1.7 DTi	F	L-R	I	1999-03	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra G SW	2.0 Di, 2.0 DTi	F	L-R	I	1998-04	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra G SW	2.2 DTi	F	L-R	I	2002-04	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra G Van	1.7 CDTi	F	L-R	I	2003-04	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra G Van	2.0 DTi	F	L-R	I	1999-00	Ø 65 mm

Car Maker	OE Nb	Model	Version	Front/ Rear	Left/ Right	Outer/ Inner	Application Date	Boot diameter
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra H	1.8, 1.7 CDTi, 2.0	F	L-R	I	2004-09	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra H	1.3 CDTi	F	L-R	I	2005-09	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra H	1.6 Turbo, 1.7 CDTiPF	F	L-R	I	2007-09	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra H	1.9 CDTi	F	L-R	I	2004-06	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra H Cabrio	1.8	F	L-R	I	2005-10	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra H Cabrio	1.6 Turbo	F	L-R	I	2007-10	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra H SW	1.8, 2.0, 1.7 CDTi	F	L-R	I	2004-09	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra H SW	1.3 CDTi	F	L-R	I	2005-09	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra H SW	1.6 Turbo, 1.7 CDTiPF	F	L-R	I	2006-09	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra H SW	1.9 CDTi	F	L-R	I	2004-06	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra H Van	1.7 CDTi	F	L-R	I	2004-09	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Astra H Van	1.7 CDTiPF	F	L-R	I	2006-09	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Calibra	2.0	F	L-R	I	1989-98	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Calibra	2.5	F	L-R	I	1994-98	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Corsa C	1.8	F	L-R	I	2000-06	Ø 65 mm
OPEL	-	Senator	2.5i, 2.6i, 3.0i	R	L-R	O	1984-94	-
OPEL	"374014 374319 90543336"	Signum	1.8, 2.0, 1.9 CDTi	F	L-R	I	2003-08	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Signum	2.0 DTi, 2.2 DTi	F	L-R	I	2003-04	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Signum	3.0 CDTi	F	L-R	I	2003-05	Ø 65 mm

Car Maker	OE Nb	Model	Version	Front/ Rear	Left/ Right	Outer/ Inner	Application Date	Boot diameter
OPEL	-	Vectra	1.8, 1.8i	F	L-R	O	1989-	-
OPEL	"374014 374319 90543336"	Vectra A	2.0	F	L-R	I	1988-95	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Vectra B	1.8	F	L-R	I	1995-03	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Vectra B	2.0, 2.5 CDX	F	L-R	I	1995-00	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Vectra B	2.2	F	L-R	I	2000-02	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Vectra B	1.7 TD	F	L-R	I	1995-98	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Vectra B	2.0 Di	F	L-R	I	1996-00	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Vectra B	2.0 DTi	F	L-R	I	1997-03	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Vectra B SW	1.8	F	L-R	I	1996-03	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Vectra B SW	2.0, 2.5, 2.0 Di	F	L-R	I	1996-00	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Vectra B SW	2.2	F	L-R	I	2000-02	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Vectra B SW	2.0 DTi	F	L-R	I	1997-03	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Vectra B SW	2.2 DTi	F	L-R	I	2000-03	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Vectra C	1.6, 1.8	F	L-R	I	2002-09	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Vectra C	2.0, 3.0 CDTi	F	L-R	I	2003-05	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Vectra C	2.2, 2.0 Dti, 2.2 Dti	F	L-R	I	2002-04	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Vectra C	1.9 CDTi	F	L-R	I	2004-09	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Vectra C	2.2 Dgi	F	L-R	I	2004-05	Ø 65 mm

Car Maker	OE Nb	Model	Version	Front/ Rear	Left/ Right	Outer/ Inner	Application Date	Boot diameter
OPEL	"374014 374319 90543336"	Vectra C SW	1.6, 1.9 CDTi	F	L-R	I	2004-09	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Vectra C SW	1.8	F	L-R	I	2003-09	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Vectra C SW	2.0, 2.2 Dgi	F	L-R	I	2003-05	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Vectra C SW	2.0 DTi, 2.2 DTi, 3.0 CDTi	F	L-R	I	2003-04	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Zafira A	1.6, 1.8, 2.0 Di	F	L-R	I	1999-05	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Zafira A	1.6 CNG	F	L-R	I	2002-05	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Zafira A	2.0 DTi	F	L-R	I	2000-05	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Zafira B	1.8	F	L-R	I	2005-11	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Zafira B	1.6 CNG	F	L-R	I	2010-11	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Zafira B	1.7 CDTi	F	L-R	I	2007-11	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Zafira B	1.9 CDTi	F	L-R	I	2008-11	Ø 65 mm
OPEL	"374014 374319 90543336"	Zafira B	2.2 Dgi	F	L-R	I	2005-08	Ø 65 mm
RENAULT	-	Clio II	1.2, 1.4 3 & 5 Door, 1.6 3 & 5 Door	F	R	I	1998-10	Ø 67 mm
RENAULT	-	Clio II	1.5 DCI 3 & 5 Door	F	R	I	2001-10	Ø 67 mm
RENAULT	-	Clio II	1.9 DTi 3 & 5 Door	F	R	I	2000-08	Ø 67 mm
RENAULT	-	Clio Van II	1.2	F	R	I	2001-03	Ø 67 mm
RENAULT	-	Clio Van II	1.5 DCI	F	R	I	2001-05	Ø 67 mm
RENAULT	-	Clio III	2.0 3 Door	F	R	I	2005-07	Ø 67 mm
ROVER	-	Metro Turbo	-	F	L-R	O	1982	-
ROVER	-	Metro Van	-	F	L-R	O	1980	-
ROVER AUSTIN	18G0927	Mini	0,85	F	L-R	O	1962-69	Ø 63 mm
ROVER AUSTIN	18G0927	Mini	1.0, 1.1	F	L-R	O	1969-83	Ø 63 mm
ROVER AUSTIN	18G0927	Mini	1.0 Cooper	F	L-R	O	1965-68	Ø 63 mm
ROVER AUSTIN	18G0927	Mini	1,3	F	L-R	O	1974-80	Ø 63 mm
ROVER AUSTIN	18G0927	Mini	1.3 Cooper	F	L-R	O	1968-70	Ø 63 mm

Car Maker	OE Nb	Model	Version	Front/ Rear	Left/ Right	Outer/ Inner	Application Date	Boot diameter
TOYOTA	"0443820040 0443832060 0443833011 0443833012 0443833070"	Camry	3.0i Autom.	F	L-R	I	1991-96	Ø 65 mm
TOYOTA	"0443820040 0443832060 0443833011 0443833012 0443833070"	Camry	3.0i Wagon Autom.	F	L-R	I	1992-96	Ø 65 mm
TOYOTA	"0443820040 0443832060 0443833011 0443833012 0443833070"	Camry II	3.0	F	L-R	I	1996-01	Ø 65 mm
TOYOTA	"0443820040 0443832060 0443833011 0443833012 0443833070"	Celica	2.0i T 4x4	F	L-R	I	1988-89	Ø 65 mm
TOYOTA	"0443820040 0443832060 0443833011 0443833012 0443833070"	MR2	2.0i	F	L-R	I	1990-99	Ø 65 mm
TOYOTA	"0443820040 0443832060 0443833011 0443833012 0443833070"	Previa II	2.0 D4d	F	L-R	I	2001-09	Ø 65 mm
VOLKSWAGEN	-	Corrado	1.8i, 2.0i, 2.9i	F	L-R	O	1989-95	-
VOLKSWAGEN	431407283A	Passat	2.2 I	F	L-R	I	1980-89	Ø 61 mm
VOLKSWAGEN	-	Transporter	-	R	L-R	O	1968-83	-
VOLKSWAGEN	431407283A	Transporter IV	1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 I, 2.4 D, 2.5 I	F	L-R	I	1990-03	Ø 61 mm

Install confidence
www.vsm.skf.com

® To SKF αποτελεί σήμα κατατεθέν του Ομίλου SKF.

© SKF Group 2015

Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχόμενων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

